



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

DS1000 디지털 지시계

- ✓ 루프파워가 실린 4-20 mA 입력
- ✓ % 표시용으로 사전 교정됨
- ✓ 어떤 공학단위에 대해서도 표시 가능함
- ✓ 용기보호등급 IP65(판넬 앞부분)

● 개요

DS1000 LCD	4 - 20 mA	가
가	가	가
BC1100 TDS TDS가	4 mA 00.0, 20 mA 100.0	%
가	가	가
DS 1000	96 x 48 mm DIN	12.7 mm 3.5
LCD	가	3 V

● 사용조건




최대주위온도	50 °C
최소주위온도	0 °C
용기보호등급	IP65 (판넬 앞부분만)

● 설치방법

DS 1000 92 x 44 mm

DS 1000 (thyristor)

● 치수(mm) 및 무게(g)

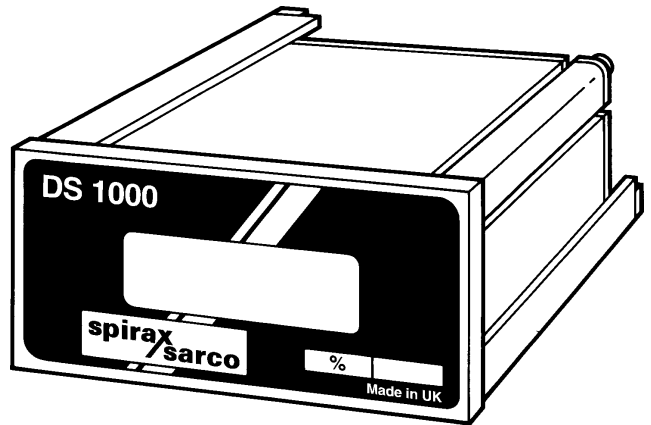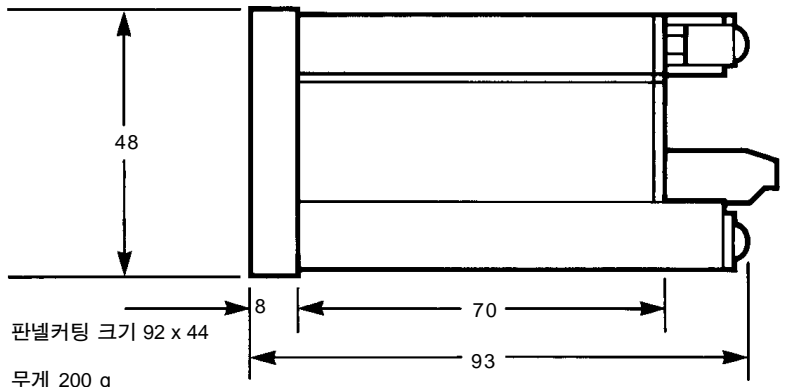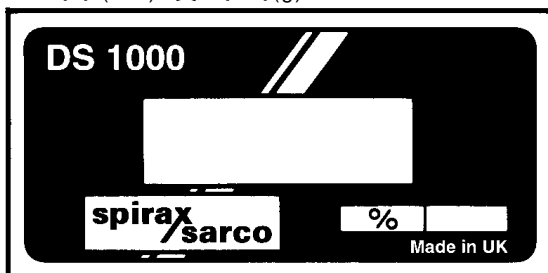

● 재 질

Front bezel/back panel	Nylon 6-glass filled
Case	Aluminium

● 기술자료 (20)

입력	4-20 mA (2선식)
지시	12.7 mm 높이 LCD 3½ 디지털
전압강하	<3 Volt
조정가능범위 :	
Zero	± 1000 자리
스판	200/2000 자리
소숫점	어느 위치나 가능함
정확도	± 1 자리
샘플링속도	3 회/초
퓨즈용량	63 mA (PCB에 설치됨)

● 사양작성방법

4 - 20 mA ()
가)

● 주문방법

1 - DS1000

