


**Пропускная способность
конденсатоотводчиков FT14 при малых
перепадах давления**


1/2", 3/4", 1" FT14 (Ду15, Ду20, Ду25)

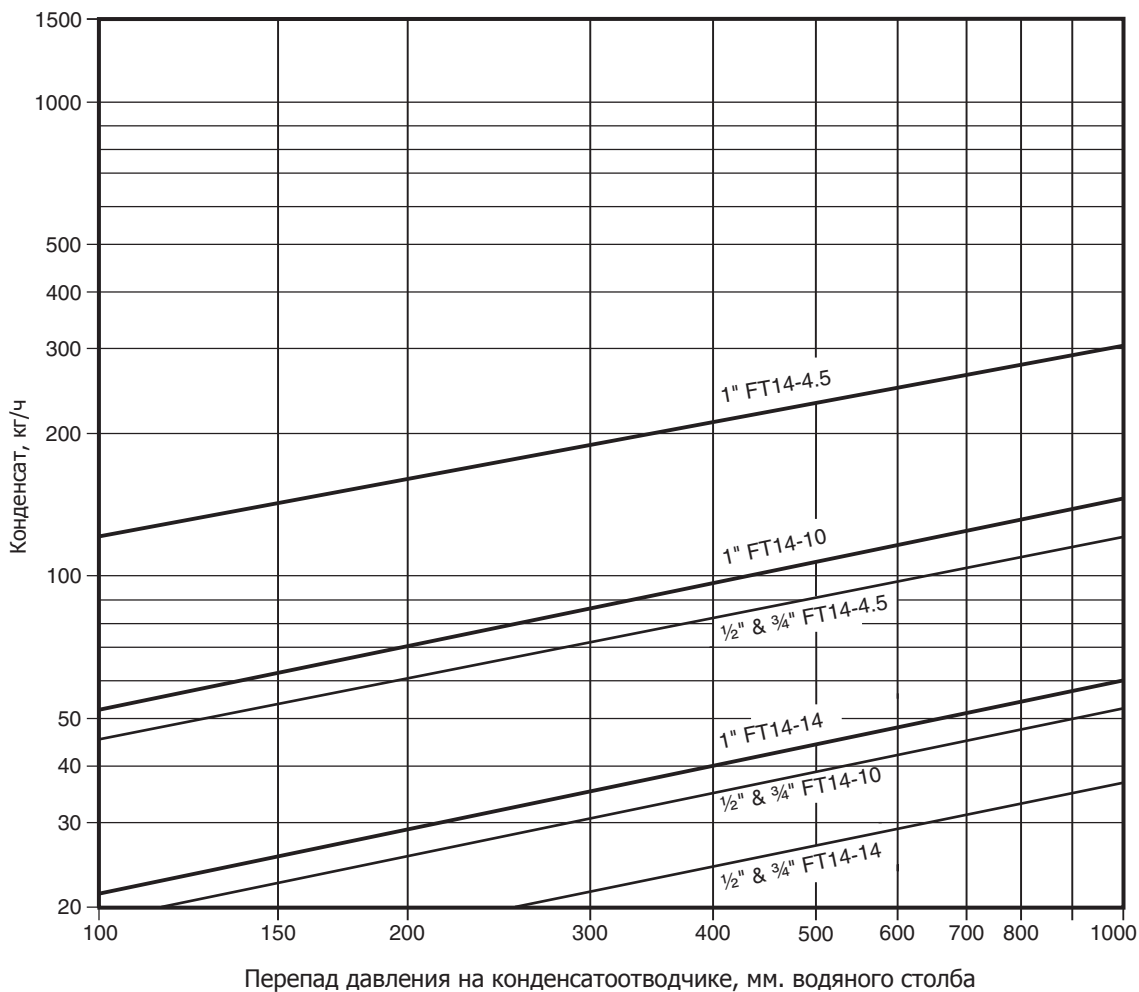

5.6

Прим.: Для перепадов давления более 1000 мм. водяного ст. смотрите TI-S02-28

**1" FT НС (Ду25 НС)
1 1/4" , 1 1/2" и 2" FT (Ду40, Ду50)**

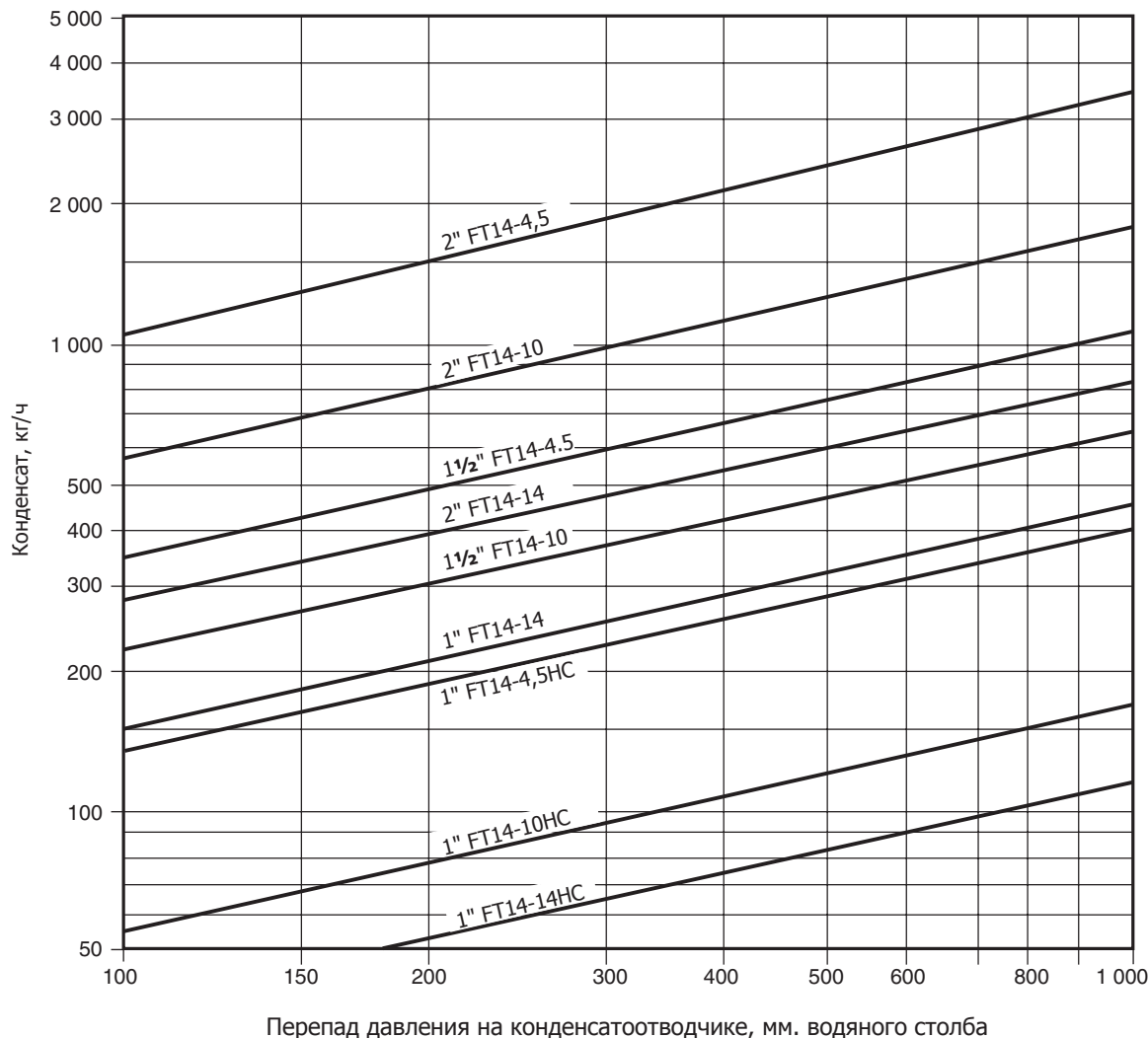

5.6

Прим.: Для перепадов давления более 1000 мм. водяного ст. смотрите ТI-S02-28